



品番 : EA947AN-23

品名 : W3/8"/14-23mm ボートアンカ-(はさみ固定式/2本

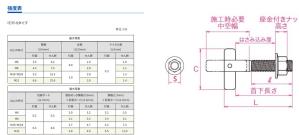

販売価格	600円(税抜)／660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 02:39現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1290ページ		

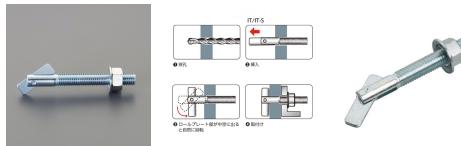

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-3050
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	W3/8"	全長	50mm
首下長さ	40mm	ねじ長さ	26mm
はさみ込み厚	14~23mm	座金付ナット高さ	10.4mm
プレート長さ(C)	36mm	座金付ナット二面幅	14mm
施工時必要中空幅	38mm	下穴径	11.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

