


品番：EA947AN-5


品名：M 8/12-18mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/26 04:30現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

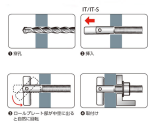

規格	寸法	質量	材質
M8	全長40mm	約0.15g	スチール製(三価クロメート処理)

 

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-840
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	40mm
首下長さ	32mm	ねじ長さ	20mm
はさみ込み厚	12~18mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

