


品番：EA947AN-6

品名：M 8/12-23mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)

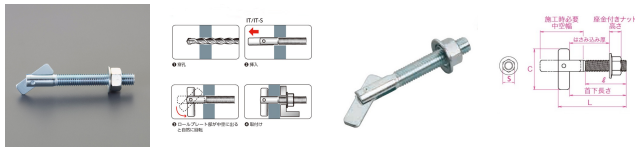

販売価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/11/01 07:57現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1303ページ		



仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-845
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	45mm
首下長さ	37mm	ねじ長さ	25mm
はさみ込み厚	12~23mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

