


品番：EA947AN-9


品名：M 8/12-38mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
カタログ価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 04:29現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

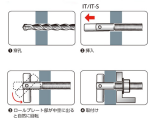

規格	寸法	質量	材質
M8	全長: 60mm ねじ長さ: 40mm 首下長さ: 52mm はさみ込み厚: 12~38mm プレート長さ(C): 30mm 施工時必要中空幅: 32mm	約 1.2g	スチール製(三価クロメート処理)

 

### 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-860
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	60mm
首下長さ	52mm	ねじ長さ	40mm
はさみ込み厚	12~38mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

