



品番：EA947BJ-0

品名：M4/3-14mm ボードアンカー(10本)

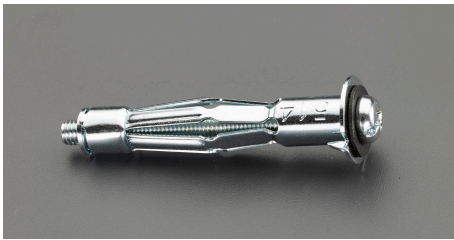

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,380円(税抜)／1,518円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,380円(税抜)／1,518円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/25 16:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |

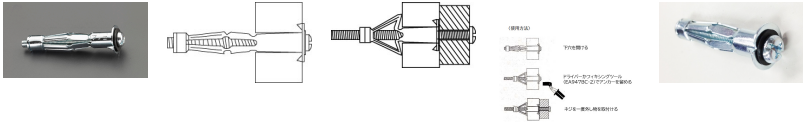

仕様

|                |              |          |           |
|----------------|--------------|----------|-----------|
| 材質             | スチール         | ねじサイズ    | M4        |
| 下穴径            | 8mm          | 固定板厚     | 3～14mm    |
| 最大固定可能厚        | 13mmボード:18mm | せん断/引張強度 | 20kg/14kg |
| 入数は10本入りです。    |              |          |           |
| 回転を防ぐデザイン      |              |          |           |
| 幅広い適合ボード範囲     |              |          |           |
| 耐火性            |              |          |           |
| 電気メッキ加工したスチール製 |              |          |           |
| 石膏ボード用         |              |          |           |

代替品

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 品番 EA945AL-5<br>コメント 固定板厚:3-9mm、下穴径:9mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

