

品番：EA947FA-121


品名：4.5mm ケーブルクランプ(導電性/100個)



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/30 08:44現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1132ページ		



品名	ポリプロピレン(導電性)
規格	4.5mm
標準色	黒
標準入数	100個/袋

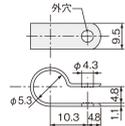

#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB-3N-NC
用途	クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など	取付孔径	4.5mm
ケーブル径	φ5.3mm	適用ビス	M4
使用温度範囲	-40~+85℃	色	黒
材質	ポリプロピレン(導電性)	入数	100個

ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップ

ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。

静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります。

結束バンドを使用せず、ビスで簡単・強固な固定が、素早く簡単に行えます。

金属製のクリップより取り扱いが簡単

クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)

RoHS適合品

※ESD (electrostatic discharge 静電気放電) : 帯電した導電性の物体 (例えば電子機器) が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.