


品番：EA947FA-84

品名：25.0x10.0x20.0mm ケーブルクリップ° (粘着式/100個)

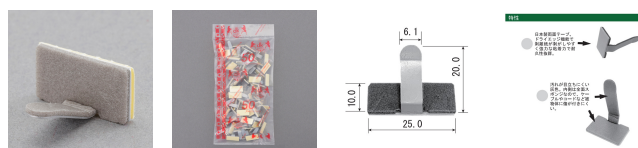

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,100円(税抜) / 2,310円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,100円(税抜) / 2,310円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/28 20:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1133ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |           |      |                                 |
|--------|-----------|------|---------------------------------|
| メーカー   | デンカエレクトロン | 型番   | D-104KG                         |
| 粘着面サイズ | 25×10mm   | アーム長 | 20.0mm                          |
| アーム幅   | 6.1mm     | 材質   | 金属部:メッキ鋼板<br>クッション部:ポリオレフィンフォーム |
| 入数     | 100個      |      |                                 |

線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。

粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。

コードの固定が容易な粘着式留金具で、高い保持力を持続します。

RoHS10対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.