


品番：EA947FA-94

品名：53.3x19.2x14.8mm フラットケーブルクランプ° (粘着/2個)

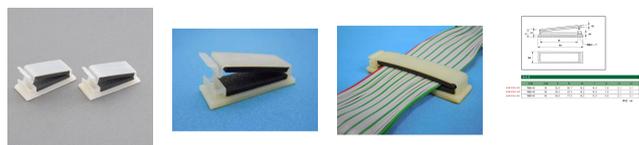

販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 08:42現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1132ページ		



#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FKNS-40
適応バンド幅	39.5mm	ベースサイズ	53.3×19.2mm
ケーブル芯数	40	使用温度範囲	-20~80℃
材質	本体:66ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム	入数	2個

スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。

上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。

ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。

RoHS10対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.