
 
 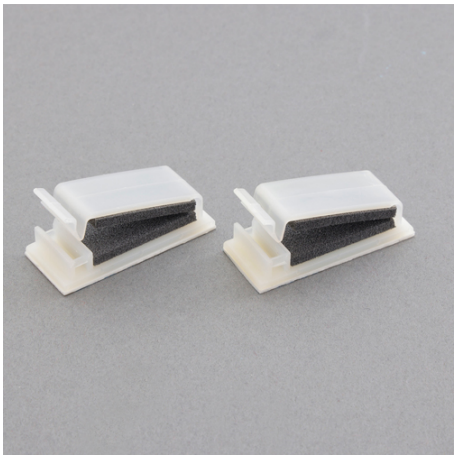
 



品番：EA947FA-95

品名：77.5x19.2x13.0mm フラットケーブル クランプ° (粘着/2個



販売価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/26 07:29現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1132ページ		

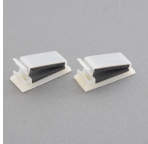

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FKNS-50
適応バンド幅	64mm	ベースサイズ	77.5×19.2mm
ケーブル芯数	50	使用温度範囲	−20〜80℃
材質	本体:66ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム	入数	2個
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。			
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。			
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.