
 
 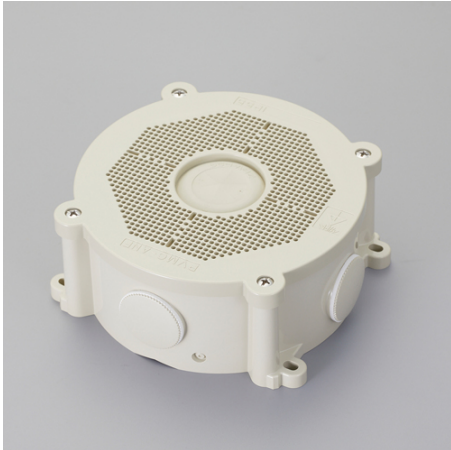
 
 
 



品番：EA947HB-241

品名：[防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)



販売価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
カタログ価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2312ページ		

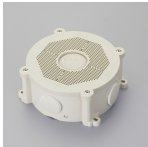

### 仕様

メーカー	未来工業	型番	PVMC-ANFJ
サイズ	141×141×61.5(H)mm	バンド幅	15mmまで
色	ベージュ	防水性能	IP55
材質	PVC・AES	重量	359g

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適

ポールにも取り付けられるバンド通し穴付き

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

パワーバンド・ポールバンド(ステンレス製)が直接取り付けられます。

直角サポートを使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。

防犯カメラ取付用ねじ付き

高耐候性・耐衝撃性HI

直角サポート(EA947HB-246)を使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。

直角サポート(EA947HB-246)をポールに取付ける際には、Uボルト(EA947HB-248)を使用して下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.