
 
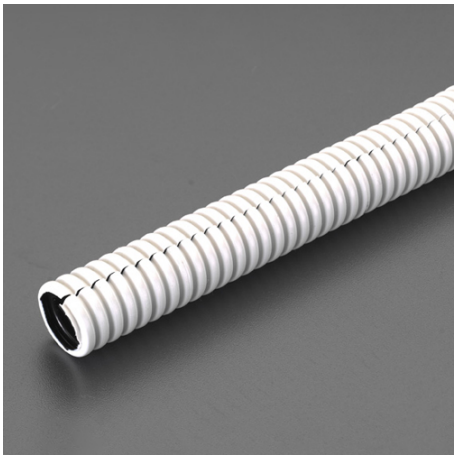



品番：EA947HL-5

品名：19x14.5mm ケーブル保護管(10m)

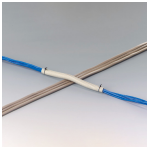

販売価格	3,650円(税抜)／4,015円(税込)			
カタログ価格	3,650円(税抜)／4,015円(税込)			
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/01 17:33現在)			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1142ページ			

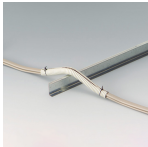

仕様

メーカー	未来工業	型番	P-FR-14 ※10mカット品
外径	19mm	内径	14.5mm
全長	10m	梱包サイズ	400×400×215mm
使用温度	～60℃	材質	PE
屋内用			
ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管			
半割れですので、ケーブルに後付けできます。			
金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.