


品番：EA947HM-24

品名：68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)

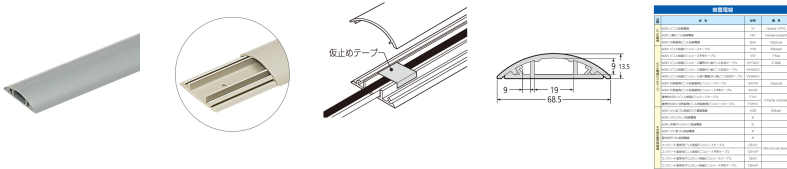

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,150円(税抜) / 3,465円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,150円(税抜) / 3,465円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/22 07:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1152ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|------|---------------|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP7-2G |
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 68.5×13.5mm |
| 全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
| 適合ケーブル | センター: φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、 2.6×3C-1条) VCTF(2.0×3C-2条) サイド(片側): φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) | カラー | グレー |
| 材質 | PVC | | |

床面への屋内配線の保護に最適

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.