


品番：EA947HM-28

品名：160mmx2.0m ワゴンモール(グレー)

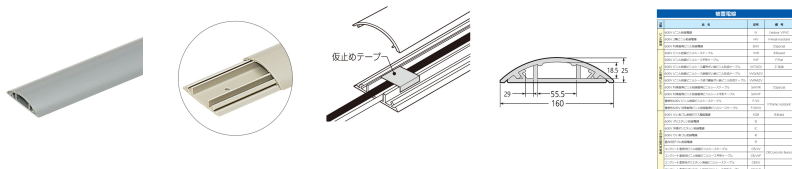

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/30 19:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1152ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |  |      |               |
|--------|--|------|---------------|
| メーカー   | 未来工業   | 型番   | OP16-2G       |
| 商品名    | ワゴンモール   | 幅×高さ | 160×25mm      |
| 全長     | 2m   | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
| 適合ケーブル | センター: φ16の通信線・ケーブル-3条<br>LANケーブル(UTP0.5×4P-18条)<br>VVF(2.6×2C-8条、2.6×3C-6条)<br>サイド(片側): φ14以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)<br>VVF(2.6×2C-3条、2.6×3C-2条) | カラー  | グレー           |
| 材質     | PVC  |      |               |

床面への屋内配線の保護に最適

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.