


品番 : EA947HN-1C

品名 :  $\phi 18.0\text{mm} \times 2\text{m}$  [配線用]VEフレキ管(ベージュ)

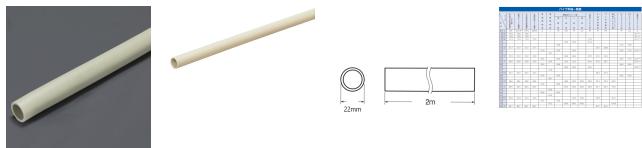

販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1188ページ		



## 仕様

メーカー	未来工業	型番	VE-16FJ
呼び	VE16	内径	18mm
外径	22mm	全長	2m
カラー	ベージュ	材質	PVC
付属品	TSカップリング(ストレートタイプ)1個	入数	1本
ケーブル工事にご使用ください。			
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。			
段差逃しに最適			
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。			
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。			
※コンクリート・地中埋設には使用できません。			
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。			
嵌合タイプは管がズレる可能性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

