



品番：EA947HN-21

品名：φ16mmx10m [配線用]フレキ管

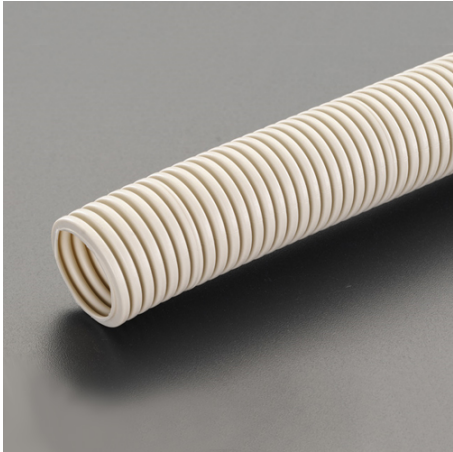

販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/07 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1145ページ		

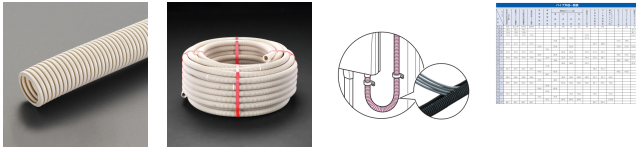

#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	MFS-16 ※10mカット品
商品名	ミラフレキSS	外径	φ23mm
内径	φ16mm	長さ	10m
管の構成	単層管	形状	波付管
カラー	ベージュ	材質	難燃性PE
重量	0.9kg		

#### PF管

ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。

管の浮き上がりが無い様に、鉄筋等に結束固定して下さい。

露出、隠ぺい、埋設両用

接続、延長時は必ずEA947HN-21Eのカップリングをお使い下さい。

#### 代替品

品番	EA947HN-23
コメント	長さ25M



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.