



品番：EA947HN-25

品名：φ22mmx10m [配線用]フレキ管

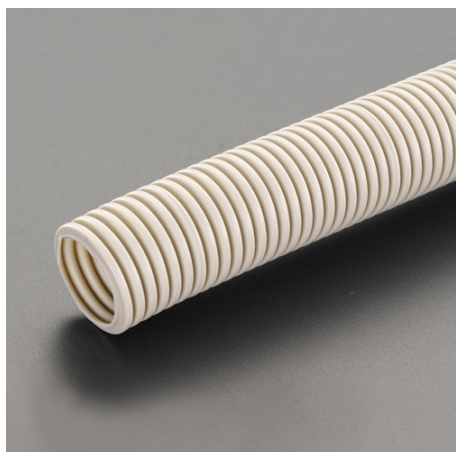

販売価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
カタログ価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/07 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1145ページ		

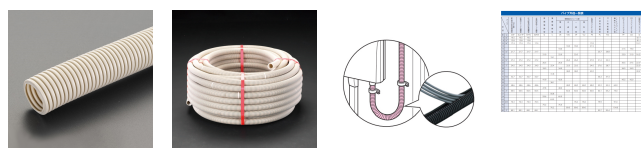

仕様

メーカー	未来工業	型番	MFS-22 ※10mカット品
商品名	ミラフレキSS	外径	φ30.5mm
内径	φ22mm	長さ	10m
管の構成	単層管	形状	波付管
カラー	ベージュ	材質	難燃性PE
重量	3.4kg		
PF管			
ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。			
管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。			
露出、隠ぺい、埋設両用			
接続、延長時は必ずEA947HN-22Eのカップリングをお使い下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

