


品番：EA947HN-3C

品名：φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)

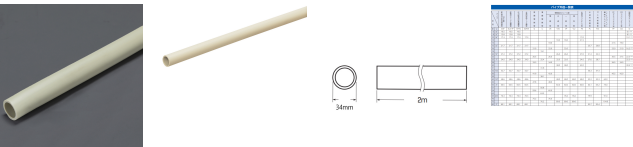

販売価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1188ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	VE-28FJ
呼び	VE28	内径	27mm
外径	34mm	全長	2m
カラー	ベージュ	材質	PVC
付属品	TSカップリング(ストレートタイプ)1個	入数	1本

ケーブル工事にご使用ください。

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。

段差逃しに最適

高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。

VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

※コンクリート・地中埋設には使用できません。
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
嵌合タイプは管がズレる可能性があります。

