

品番：EA948AA-11

 
品名：M6/2N・m 雌ねじトルクノブ



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/16 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1268ページ		



みずは
締付け完了!



締の過ぎによる破損やキズを防止します。




締め不足による回転やズレを防止します。



ひずみを防止します。



フランジ部を傷みなく締めて使用可能です。

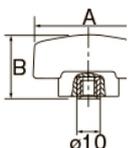

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CTK48-6-2BK
ねじ	M6	サイズ(mm)	A:48、B:28
トルク(N・m)	2	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)

締付けの完了が音とクリック感で判ります。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.