 
 
 
 

 


品番：EA948AA-111

品名：M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

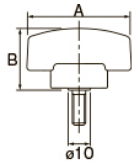

販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CTK48-6X16-2BK
ねじサイズ	M6X16	ノブサイズ	48×20mm
ノブ高さ	28mm	トルク	2N・m
締付力	1.7kN	質量	39g
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ)	使用温度	0~80℃

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

