 
 
 

 


品番：EA948AA-116

品名：M6x25mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

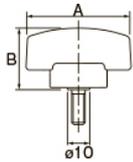

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,940円(税抜) / 4,334円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,940円(税抜) / 4,334円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/10 17:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|       |   |       |                |
|-------|---|-------|----------------|
| メーカー  | イマオコーポレーション                               | 型番    | CTK48-6X25-2BK |
| ねじサイズ | M6X25                                     | ノブサイズ | 48×20mm        |
| ノブ高さ  | 28mm                                      | トルク   | 2N・m           |
| 締付力   | 1.7kN                                     | 質量    | 41g            |
| 材質    | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)<br>ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ) | 使用温度  | 0~80℃          |

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

