



品番：EA948AB-2

品名：M8 雌ねじウイングノブ

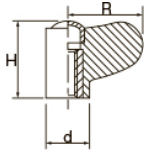

販売価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

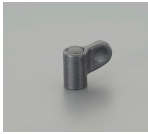

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ESWN55A
ねじサイズ	M8X18	ハンドル全高(H)	28mm
使用温度	-30~130℃	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	14g		

くぼみ付きでトルクが掛け易いウイング型ノブ。

人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをねじ込んで押し出すと簡単に取り外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.