


品番：EA948AD-122

品名：M8x25mm 雄ねじノブ




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 630円(税抜) / 693円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 630円(税抜) / 693円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/23 10:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

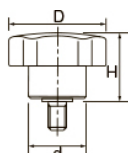

#### 仕様

|                   |                               |          |           |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| メーカー              | イマオコーポレーション                   | 型番       | BTK50AX25 |
| ねじサイズ             | M8X25                         | グリップ幅(D) | 50mm      |
| ハンドル全高(H)         | 33mm                          | 使用温度     | -20~110℃  |
| 材質                | ノブ:フェノール樹脂、<br>ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | 質量       | 55g       |
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 |                               |          |           |
| RoHS対応品           |                               |          |           |

#### 代替品

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA948AD-121<br>コメント ねじ部の長さの違い |
|--|----------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.