


品番 : EA948AF-21

品名 : M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)

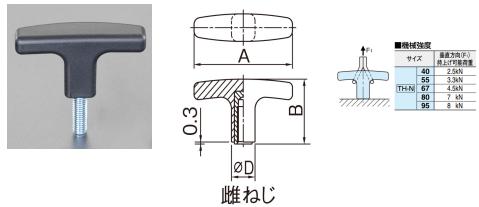

販売価格	765円(税抜)／842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜)／842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2025/12/15 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH40NX20
ねじサイズ	M6×20	グリップ幅(A)	41mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30～130°C
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重)	2.5kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	17g		

RoHS対応品

※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.