


品番：EA948AF-22

品名：M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)



販売価格	925円(税抜)／1,018円(税込)		
カタログ価格	925円(税抜)／1,018円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/19 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		

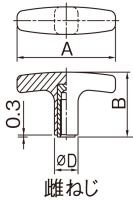

サイズ	最大耐力(N)
40	2.5kN
55	3.5kN
75	4.5kN
95	7.5kN
115	8.5kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH55NAX20
ねじサイズ	M8×20	グリップ幅(A)	56.5mm
ハンドル全高(B)	33mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	3.3kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	28g		
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA948AF-23 コメント M8x25mm
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.