


品番：EA948AF-23

品名：M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)



販売価格	1,010円(税抜)／1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜)／1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/19 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		

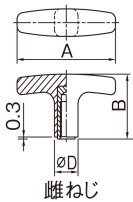

サイズ	垂直方向への 最大引当り力
40	2.5kN
55	3.5kN
TH67	4.5kN
80	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH67NX25
ねじサイズ	M8×25	グリップ幅(A)	68.5mm
ハンドル全高(B)	37mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	4.5kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	38g		
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.