


品番：EA948AF-25

品名：M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2025/12/19 14:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1253ページ                      |      |   |

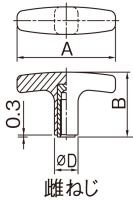

| サイズ  | 垂直方向<br>最大可能荷重 |
|------|----------------|
| 40   | 2.5kN          |
| 55   | 3.5kN          |
| TH95 | 4.5kN          |
| 80   | 7.0kN          |
| 95   | 8.0kN          |

仕様

|                   |             |          |                                        |
|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------|
| メーカー              | イマオコーポレーション | 型番       | TH95NX30                               |
| ねじサイズ             | M12×30      | グリップ幅(A) | 94mm                                   |
| ハンドル全高(B)         | 46mm        | 使用温度     | -30～130℃                               |
| 機械強度(垂直方向持上げ可能荷重) | 8kN         | 材質       | ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、<br>ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
| 質量                | 68g         |          |                                        |
| RoHS対応品           |             |          |                                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.