


品番：EA948AF-31

品名：M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 830円(税抜) / 913円(税込) | | |
| カタログ価格 | 830円(税抜) / 913円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/02 01:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |

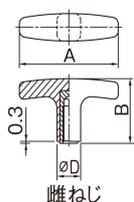

| サイズ | 垂直方向/↑ 最大引当力 |
|-------|-----------------|
| 40 | 2.5kN |
| 55 | 3.5kN |
| TH40N | 4.5kN |
| 60 | 7.0kN |
| 65 | 8.0kN |

仕様

| | | | |
|--------------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TH40N |
| ねじサイズ | M6 | グリップ幅(A) | 41mm |
| ハンドル全高(B) | 28mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重) | 2.5kN | 材質 | ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B) |
| 質量 | 16g | | |

RoHS対応品

※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

代替品



品番 EA948AF-32
コメント M6x55mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

