


品番：EA948AF-33

品名：M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/02 01:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

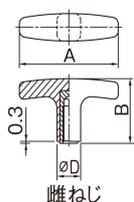

サイズ	垂直方向/下向き引当り力
40	2.5kN
55	3.5kN
TH67N	4.5kN
60	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH67N
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	68.5mm
ハンドル全高(B)	37mm	使用温度	-30~130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	4.5kN	材質	ハンドル: ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ: 黄銅(C3604B)
質量	36g		

RoHS対応品

※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.