


品番：EA948AL-21

品名：M8x 63mm 雄ねじノブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| カタログ価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/04/13 21:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |

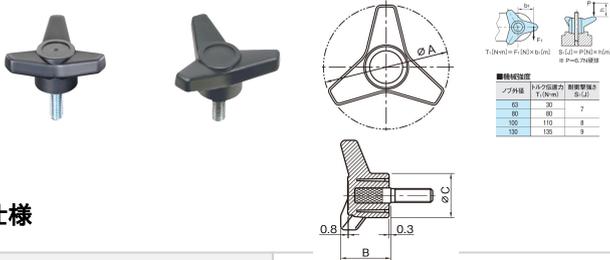

仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------|----------|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TAK60X25N |
| ねじサイズ | M8×25 | グリップ幅(A) | 63mm |
| ハンドル全高(B) | 28mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 機械強度 | トルク伝達力:30N・m 耐衝撃強さ:7J | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 44g | | |

3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.