



品番：EA948AL-23


品名：M12x100mm 雄ねじノブ

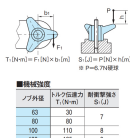

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/05 05:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |

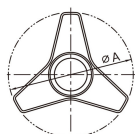

| ノブ外径 | トルク伝達力 | 耐衝撃強さ |
|------|--------|-------|
| 50 | 30 | 7 |
| 60 | 40 | 7 |
| 80 | 60 | 8 |
| 100 | 110 | 8 |
| 120 | 150 | 9 |

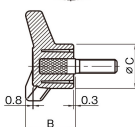

仕様

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TAK100X40N |
| ねじサイズ | M12×40 | グリップ幅(A) | 100mm |
| ハンドル全高(B) | 42mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 機械強度 | トルク伝達力:110N・m 耐衝撃強さ:8J | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 126g | | |

3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.