


品番：EA948BB-24

品名：M8/φ30mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)

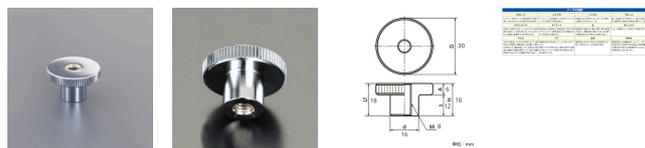

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| カタログ価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/14 08:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KNF-30-M8 |
| ねじサイズ(並目) | M8(ピッチ:1.25) | サイズ | D:30mm、H:18mm、d:16mm |
| 材質 | SUM22L(バフ研磨、クロムメッキ) | 重量 | 45g |
| 入数 | 1個入り | | |
| 雌ねじ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA948BW-205 |
| | コメント | M8/φ30mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.