


品番：EA948BL-11

品名：29.5x 27mm 雌ねじ取手(グレー)

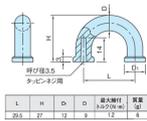

販売価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		



■機械強度	サイズ	F _{0.2} (N)	L _{0.2} (mm)	L _{0.5} (mm)
	AFG30	2300	6	2

持ち上げ可能質量
此品番の取手は、標準
質量材料(1.5kg)を吊り
下げることができます。

耐衝撃強度
落下試験(高さ1.5m)に
合格し、標準品質の取手
と同等です。
L120-P362(4/18)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	AFG30-GR
グリップねじ間(L)	29.5mm	ハンドル全高(H)	27mm
タッピングビス呼び径	3.5	最大締付トルク	1.2N・m
使用温度	-30~100°C	材質	ポリアミド
色	灰	質量	6g

タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.