


品番：EA948BL-12

品名：39.5x33.5mm 雌ねじ取手(グレー)

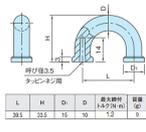

販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		



■機械強度			
サイズ	F ₁ (N)	L ₁ (L)	L ₂ (L)
AFG40	2300	10	2

特上げ可能荷重
F₁は最大平均荷重であり、
瞬間的に1.5倍程度の荷
重がかかる可能性があります。

耐衝撃強度
D₁は衝撃試験に合格した
製品であり、D₂はD₁に
比較して、衝撃に弱い
製品です。
(L₁≧P20×R100)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	AFG40-GR
グリップねじ間(L)	39.5mm	ハンドル全高(H)	33.5mm
タッピングビス呼び径	3.5	最大締付トルク	1.2N・m
使用温度	-30~100℃	材質	ポリアミド
色	灰	質量	9g

タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.