

 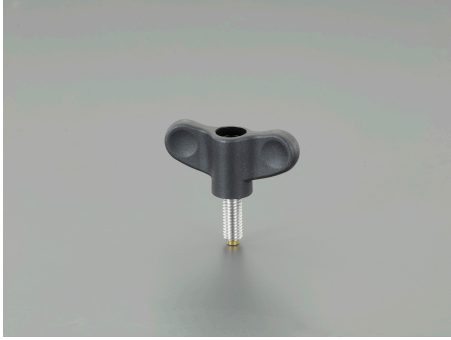


品番：EA948BR-205

品名：M10x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ<sup>®</sup>付)

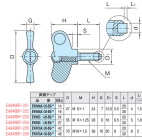

販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN70AX20-BS-BK
ねじサイズ	N10X20	グリップ幅(D)	70mm
ハンドル全高(H)	36mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ: ポリアミド、 ねじ: SUS303、 チップ: 黄銅(カドミウム低減材)	質量	42g

ねじ先端は黄銅チップ付きでワークを傷つけません。

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.