


品番：EA948BR-21

品名：47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)

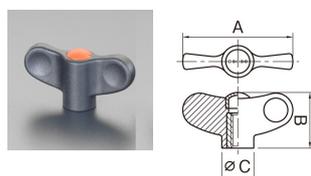

販売価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
カタログ価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/17 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN48-OG
ねじサイズ	M5	グリップ幅(A)	47mm
ハンドル全高(B)	24mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)	キャップ色	オレンジ
質量	11g		

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.