


品番：EA948BR-33

品名：55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)



販売価格	410円(税抜)／ 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜)／451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 （2026/03/17 00:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

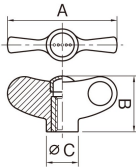

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN55A-BR
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	55mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30～130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)	キャップ色	ブラック
質量	19g		

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.