
 
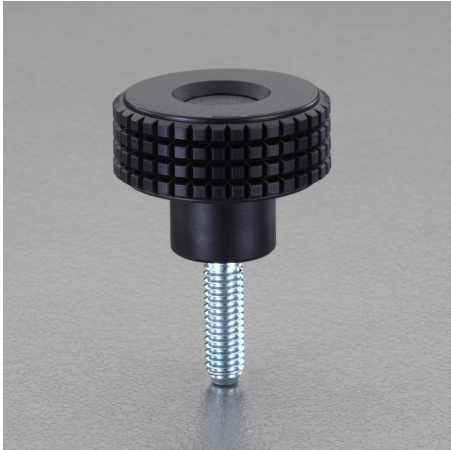


品番 : EA948BX-138A

品名 : M8x16mm/φ39.5mm 雄ねじノブ



販売価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/23 08:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		

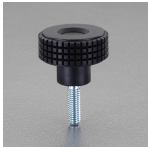

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK40AX16N
ねじサイズ	M8×16	グリップ幅(D)	39.5mm
ハンドル全高(H)	26.5mm	使用温度	0~90℃
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	26g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.