


品番：EA948BX-140A

品名：M8x30mm/φ50mm 雄ねじノブ

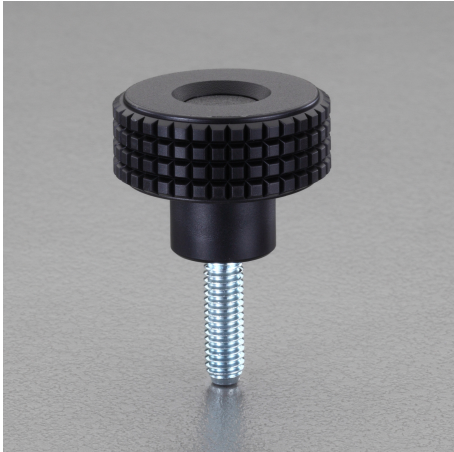

販売価格	620円(税抜)／682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜)／682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK50X30N
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)	ねじサイズ	M8×30mm
サイズ(mm)	D:50、H:33、D1:20、S:16、M: M8×30、Lf/L:30	重量	38g
RoHS対応品			
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。			
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.