
 
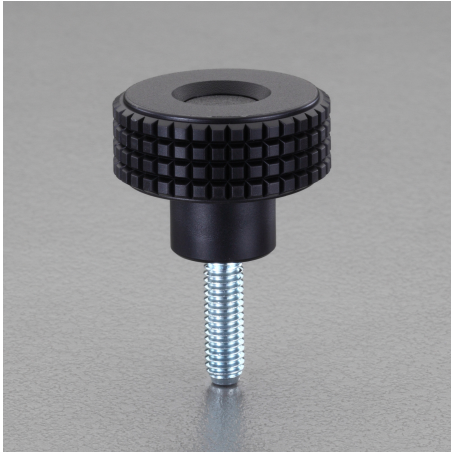


品番：EA948BX-142A

品名：M10x20mm/φ50mm 雄ねじノブ



販売価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
カタログ価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		

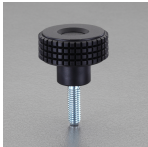

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK50AX20N
ねじサイズ	M10×20	グリップ幅(D)	50mm
ハンドル全高(H)	33mm	使用温度	0~90℃
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	42g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.