


品番：EA948C-1

品名：M5x12mm クランプレバー(シルバー-グレー)



販売価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

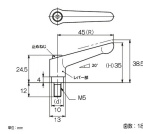

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDM-5-12-SG
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M5×12mm(ピッチ:0.8)
サイズ	R:45mm、H:35mm、d:10mm	歯数	18
最大荷重	60N	最大締付力	3.9kN
重量	36g	カラー	シルバー
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB		

雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

<装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

代替品



品番 EA948CA-1
コメント 色の違い(シルバー→ブラック)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.