


品番：EA948CA-53

品名：M8x50mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー

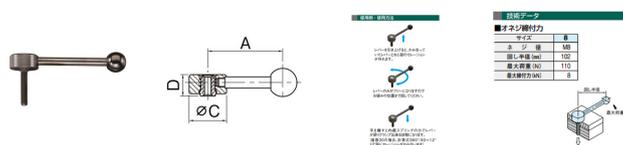

販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/05 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X50
ねじサイズ	M8×50	レバー長さ	102mm
本体高さ	19mm	歯数	26
ねじ締付力	回し半径:102mm 最大荷重:110N 最大締付力:8kN	材質	本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	190g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.