


品番 : EA948CA-72

品名 : M8x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー

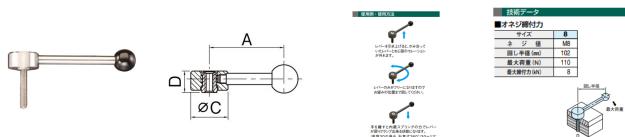

販売価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
カタログ価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X40-SUS
ねじサイズ	M8×40	レバー長さ	102mm
本体高さ	19mm	歯数	26
ねじ締付力	回し半径:102mm 最大荷重:110N 最大締付力:8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	185g		
本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。			
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。			
RoHS対応品			

## 代替品

	品番 EA948CA-51 コメント 材質違い、ねじ部の長さ違い
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.