


品番 : EA948CA-73

品名 : M8x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー

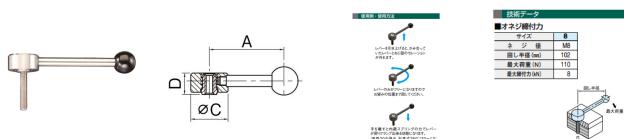

販売価格	7,820円(税抜) / 8,602円(税込)		
カタログ価格	7,820円(税抜) / 8,602円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/15 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X50-SUS
ねじサイズ	M8×50	レバー長さ	102mm
本体高さ	19mm	歯数	26
ねじ締付力	回し半径: 102mm 最大荷重: 110N 最大締付力: 8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	190g		
本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。			
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。			
RoHS対応品			

### 代替品

	品番 EA948CA-53 コメント 材質:SUM22L黒染め
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.