


品番 : EA948CA-75

品名 : M10x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー -

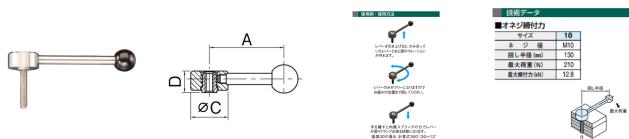

販売価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
カタログ価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/15 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT10X40-SUS
ねじサイズ	M10×40	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	325g		
本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。			
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA948CA-55 コメント 材質:SUM22L黒染め
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.