


品名：M10x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー

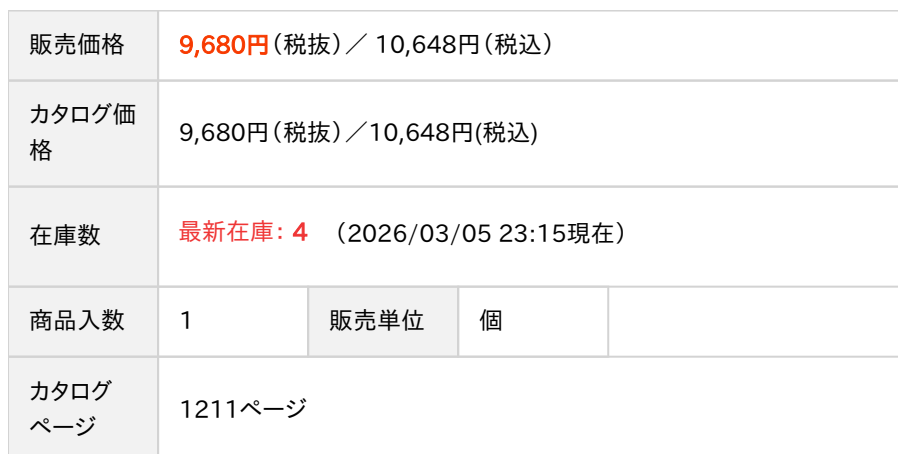

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT10X50-SUS
ねじサイズ	M10×50	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	330g		

RoHS対応品

	品番 EA948CA-56 コメント 材質:SUM22L黒染め	
---	---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.