



品番：EA948CA-91

品名：M10x30mm [スチール製]雄ねじテンションレバー

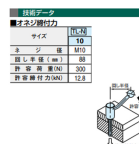

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,930円(税抜) / 3,223円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,930円(税抜) / 3,223円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/11 12:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ | | |

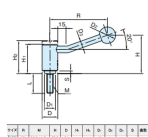

仕様

| | | | |
|--------|--|-------|-------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TL10X30N |
| ねじサイズ | M10×30 | レバー長さ | 88mm |
| ハンドル全高 | 58.5mm | 歯数 | 22 |
| ねじ締付力 | 回し半径:88mm 許容荷重:300N 許容締付力:12.8kN | 材質 | 本体・ねじ:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量 | 180g | | |

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。

握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。

安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.