



品番：EA948CB-121

品名：M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

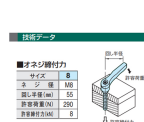

販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/06/18 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		

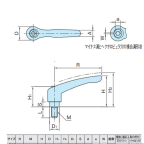

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8X15-OG
ねじサイズ	M8×15	レバーサイズ	R:65mm H:42.5mm D:19mm H1:28.5mm H2:45.5mm D1:13.5mm S:6.5mm A:9.5mm a:5.5mm W:1
歯数	20	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)
質量	100g	カラー	オレンジ
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:スチール(SUM22L)	ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.