


品番：EA948CB-214

品名：M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作バ[®]-付)

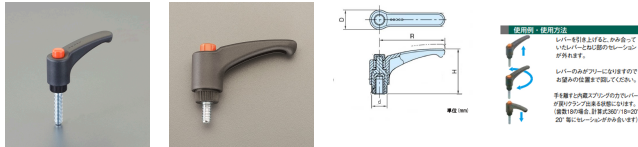

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 555円(税抜) / 611円(税込) | | |
| カタログ価格 | 555円(税抜) / 611円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/30 21:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL44AX16 |
| ねじサイズ | M6X16 | レバー長さ | 44mm |
| 高さ | 32.5mm | 歯数 | 18 |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C) |
| 質量 | 14g | | |

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.