



品番：EA948CB-27

品名：M8x50mm クランプレバー(オレンジ)

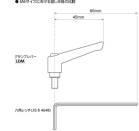

販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/06/30 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		

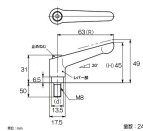

### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDM-8-50-OR
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M8×50mm(ピッチ:1.25)
サイズ(mm)	R:63、H:45、d:13.5	サイズ	R:63mm、H:45mm、d:13.5mm
歯数	24	最大荷重	180N
最大締付力	10kN	重量	92g
カラー	オレンジ	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB

#### 雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

#### <工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!  
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所にも効果的!

#### <装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.