


品番 : EA948CC-109

品名 : M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)



販売価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		

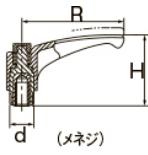

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL78
ねじサイズ	M10	レバー長さ	78mm
高さ	54mm	歯数	24
使用温度	-30~130°C	材質	レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	44g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.